



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341141



## Stammdaten

Artikelnummer	6341141
Typ	US 5 120 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x1200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	290 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341141



## Abmessungen

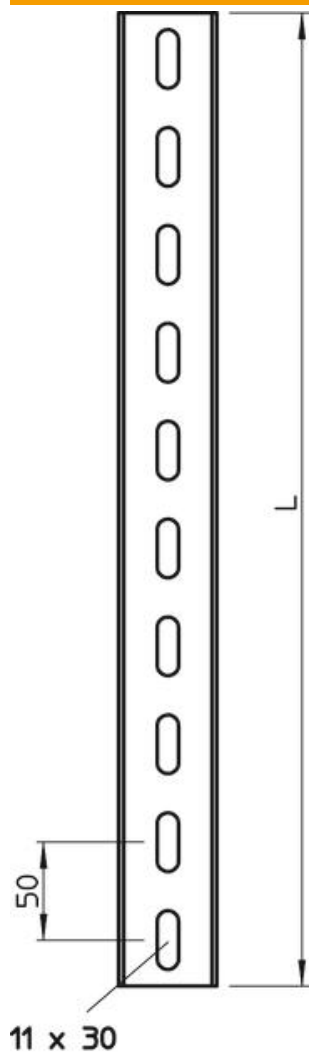

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	1.200 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341141



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	8,32 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	12,53 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	5,01 cm <sup>2</sup>