

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341105



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341105



Stammdaten

Artikelnummer	6341105
Typ	US 5 30 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341105



Abmessungen

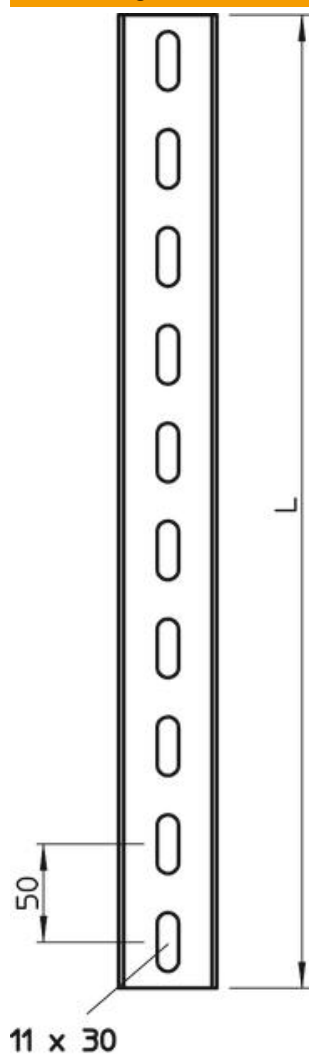

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	300 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341105



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²