



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341109



Stammdaten

Artikelnummer	6341109
Typ	US 5 40 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2


Artikelnummer: 6341109



Abmessungen

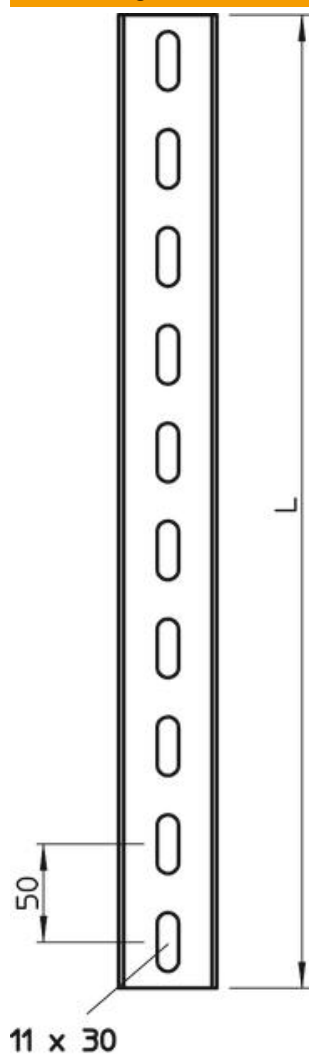

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	400 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

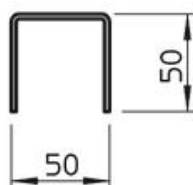

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341109



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert I _y	8,32 cm
Statischer Wert I _z	12,53 cm
Statischer Wert W _y	2,61 cm ²
Statischer Wert W _z	5,01 cm ²