



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340938



Stammdaten

Artikelnummer	6340938
Typ	US 5 50 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	133 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT


Artikelnummer: 6340938



Abmessungen

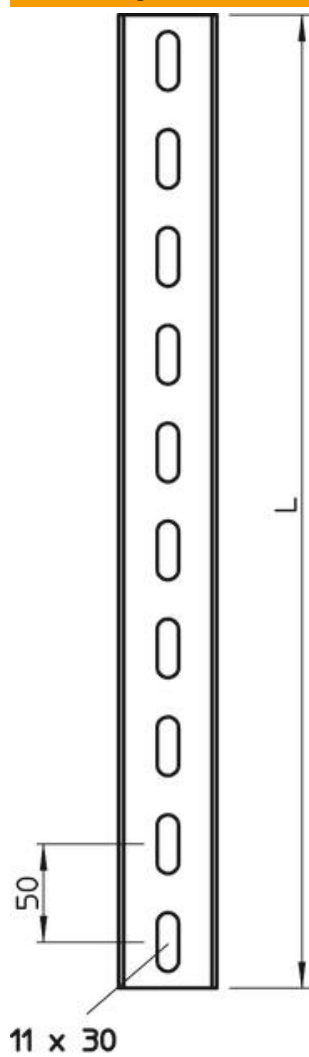

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	500 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	500 mm

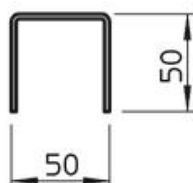

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340938



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²