



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT


Artikelnummer: 6340997




## Stammdaten

Artikelnummer	6340997
Typ	US 5 600 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1578 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

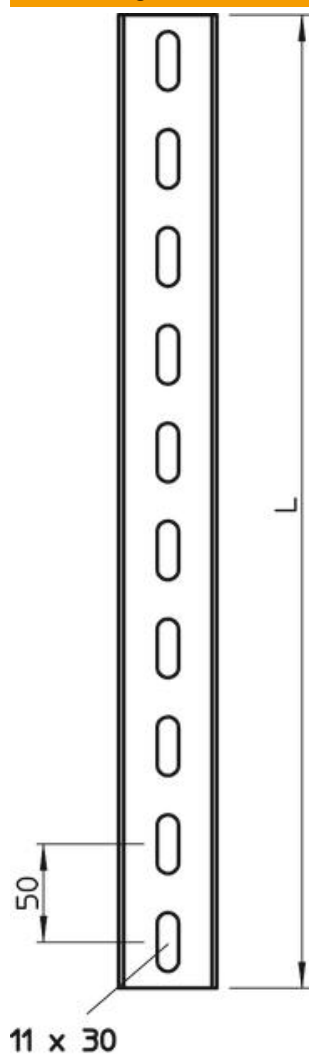

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L (mm)	6.000 mm

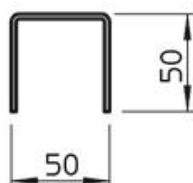

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340997



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>