



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340950



## Stammdaten

Artikelnummer	6340950
Typ	US 5 70 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x700
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT


Artikelnummer: 6340950



## Abmessungen

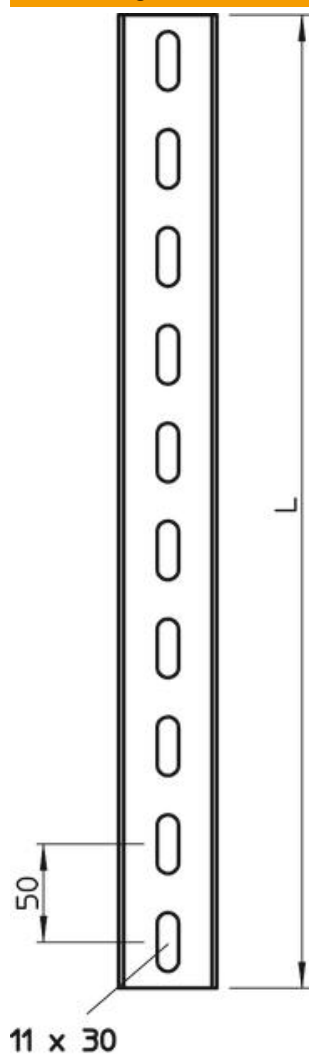

Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	700 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	700 mm

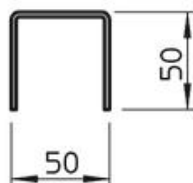

# Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340950



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>