



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340202



## Stammdaten

Artikelnummer	6340202
Typ	US 7 120 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	484 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340202



## Abmessungen

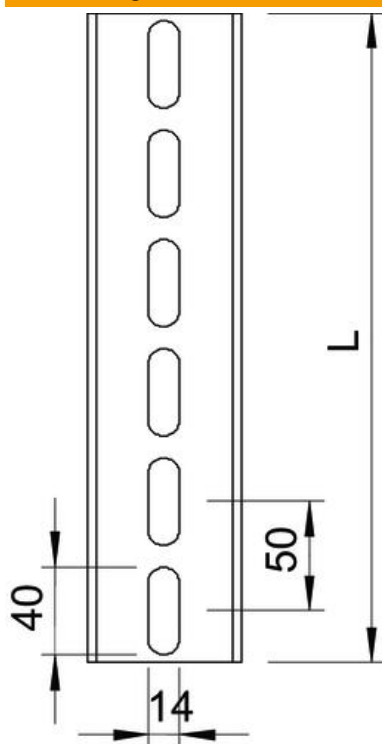

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	1.200 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L (mm)	1.200 mm

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340202



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	13,79 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	36,84 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	10,53 cm <sup>2</sup>