



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340261



Stammdaten

Artikelnummer	6340261
Typ	US 7 180 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1800
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	750 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340261



Abmessungen

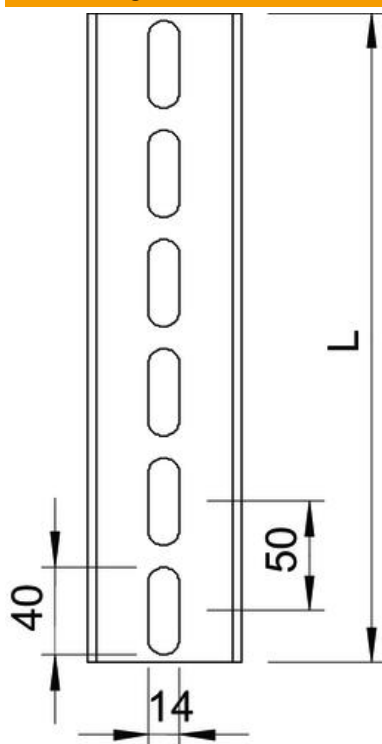

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	1.800 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.800 mm

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340261



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm
Statischer Wert I _z	36,84 cm
Statischer Wert W _y	4,11 cm ²
Statischer Wert W _z	10,53 cm ²