



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340288



Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6340288 |
| Typ | US 7 190 FT |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x50x1900 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 790 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT


Artikelnummer: 6340288



Abmessungen

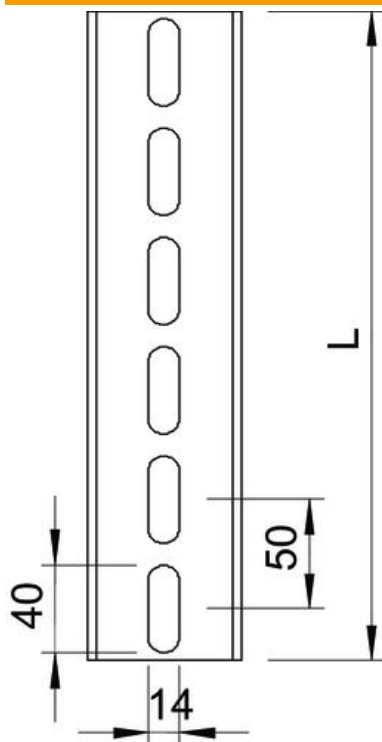

| | |
|-----------|-------------|
| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
| Länge | 1.900 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 1.900 mm |

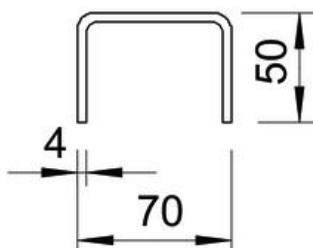

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340288



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| EPD-Artikel | ja |
| Funktionserhalt | ja |
| Lochbreite | 14 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 62 mm |
| Statischer Wert A | 4,59 cm ² |
| Statischer Wert I _y | 13,79 cm |
| Statischer Wert I _z | 36,84 cm |
| Statischer Wert W _y | 4,11 cm ² |
| Statischer Wert W _z | 10,53 cm ² |