



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340059



Stammdaten

Artikelnummer	6340059
Typ	US 7 40 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	160,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT


Artikelnummer: 6340059



Abmessungen

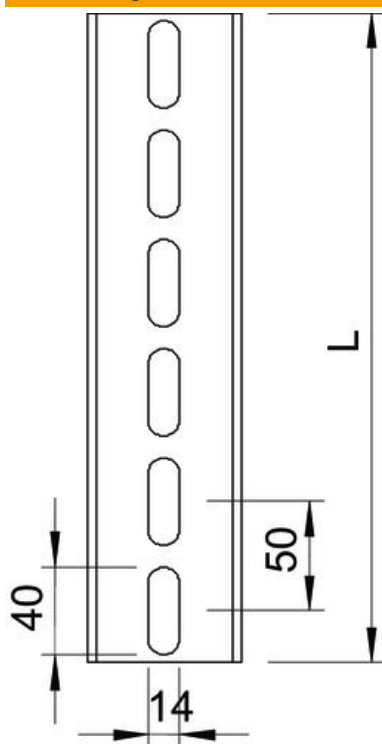

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	400 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L (mm)	400 mm

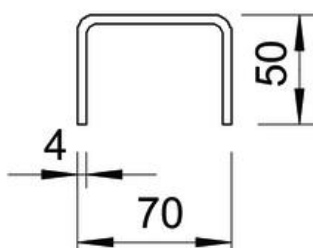

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340059



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm
Statischer Wert I _z	36,84 cm
Statischer Wert W _y	4,11 cm ²
Statischer Wert W _z	10,53 cm ²