

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



Stammdaten

Artikelnummer	6341766
Typ	US 7 50 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



Abmessungen

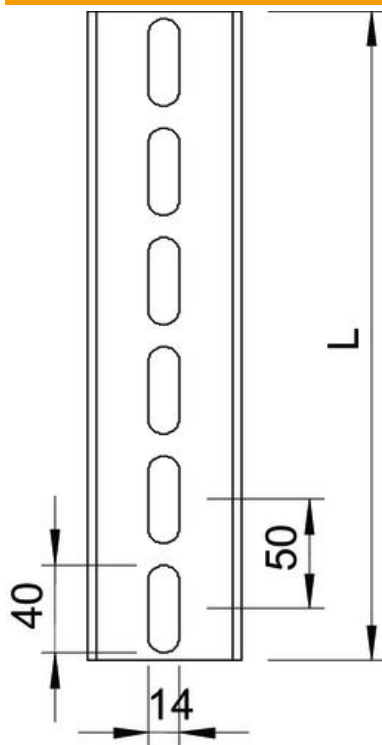

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	500 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341766



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm ²
Statischer Wert Wz	10,53 cm ²