

# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341995



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



- VA Edelstahl, rostfrei
- 2B blank, nachbehandelt

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341995



## Stammdaten

Artikelnummer	6341995
Typ	US 7 600 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x6000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2433 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4


Artikelnummer: 6341995



## Abmessungen

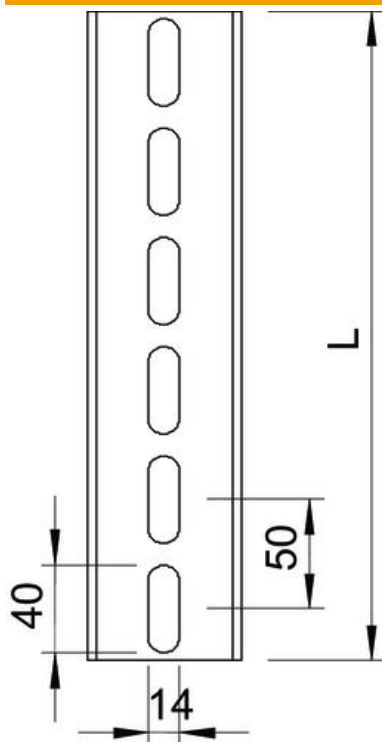

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	6.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm

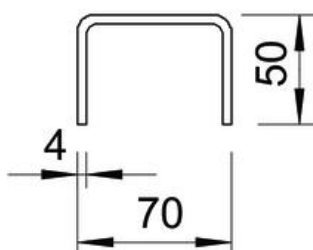

# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A4

Artikelnummer: 6341995



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>