



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.




A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6341764 |
| Typ | US 7 50 A2 |
| Bezeichnung 1 | U-Stiel |
| Bezeichnung 2 | 3-seitig gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x50x500 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 196,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

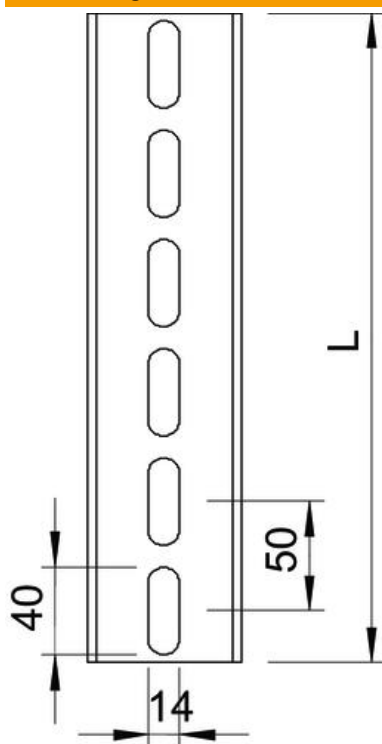

| | |
|-----------|-------------|
| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | nein |
| Lochbreite | 14 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Mit Zahnung | nein |

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341764



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Profilform | U-Profil |
| Schlitzweite | 40 mm |
| Statischer Wert A | 4,59 cm ² |
| Statischer Wert I _y | 13,79 cm |
| Statischer Wert I _z | 36,84 cm |
| Statischer Wert W _y | 4,11 cm ² |
| Statischer Wert W _z | 10,53 cm ² |