

# Technisches Datenblatt

## US 3-Hängestiel A4

Artikelnummer: 6342395



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.  
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz Distanzstücks Typ DSK 25.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6342395
Typ	US 3 K 90 A4
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x900
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	137 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 3-Hängestiel A4

Artikelnummer: 6342395




### Abmessungen

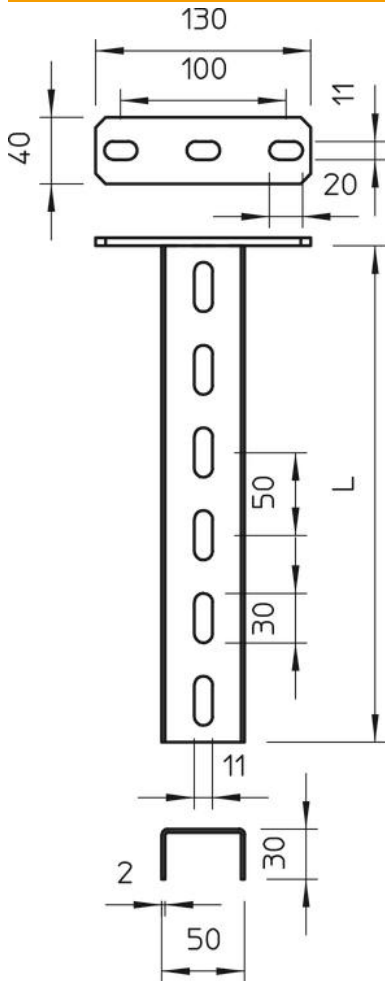

Länge	900 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

### Belastung

 

### Belastung

Max. Bel.  
Die Tab.  
Die ange  
achten!

### Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,1 kN
Auslegerlänge 400	1,1 kN
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN