

Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß und orange

Artikelnummer: 7404609



Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404609
Typ	UTC3 W W2OR1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 2fach weiß, 1fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	165x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß und orange


Artikelnummer: 7404609



Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

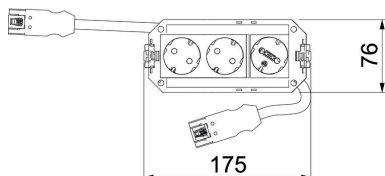

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Ausführung	2-fach reinweiß/1-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA®MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	165 mm
Überspannungsschutz	nein