

# Technisches Datenblatt

## UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404688




Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in orange und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in minzgrün mit 16 A. Eine Blindabdeckung ermöglicht den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



### Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer       | 7404688                       |
| Typ                 | UTC4 G OR2GN1                 |
| Bezeichnung 1       | Universalträger Connect GST18 |
| Bezeichnung 2       | VDE, 2fach orange, 1fach grün |
| Hersteller          | OBO                           |
| Dimension           | 208x76x45                     |
| Kleinste VK-Einheit | 1                             |
| Mengeneinheit       | Stück                         |
| Gewicht             | 32,2 kg                       |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                    |

### Abmessungen

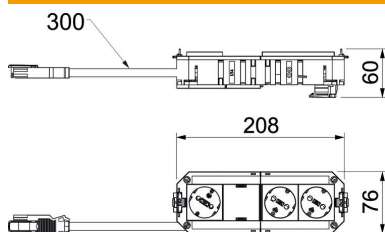

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 218 mm |
| Breite | 76 mm  |
| Höhe   | 60 mm  |

# Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404688



## Technische Daten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Anschlüsse               | 2                                 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte       | 4                                 |
| Ausführung                          | 2-fach reinorange/1-fach minzgrün |
| Leitungslänge                       | 300 mm                            |
| Leitungsquerschnitt                 | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Länge der Zuleitung                 | 0,3 m                             |
| Steckdosenkombination               | 1-fach und 2-fach                 |
| Stecksystem                         | GST18                             |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja                                |
| Stromkreis                          | 2                                 |
| Systemlänge                         | 208 mm                            |
| Überspannungsschutz                 | nein                              |