

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404623



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404623
Typ	UTC4 W OR2GN1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 2fach orange, 1fach grün
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	43,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404623



Abmessungen

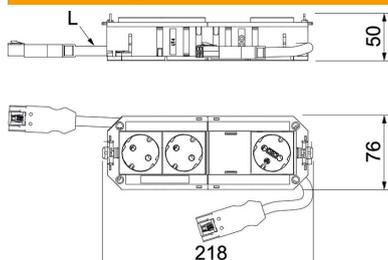

Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinorange/1-fach minzgrün
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein