

# Technisches Datenblatt

## UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Artikelnummer: 7404614



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in Orange, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.  
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in Orange, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7404614
Typ	UTC4 W OR4
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 4fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange


Artikelnummer: 7404614



## Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

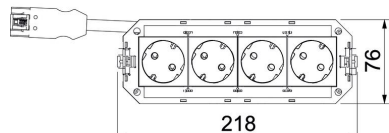

## Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	4-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein