

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404615



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und 2 Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und 2 Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404615
Typ	UTC4 W W2
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 2fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß


Artikelnummer: 7404615



Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

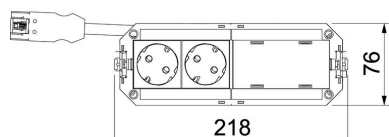

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinweiß
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein