

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404616



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404616
Typ	UTC4 W W2OR2
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 2fach weiß, 2fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404616



Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

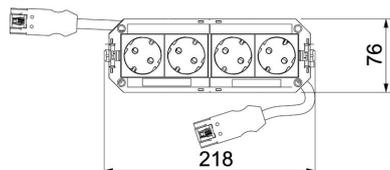

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach_reinweiß/2-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA®MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein