

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404619



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A .

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404619
Typ	UTC4 W W4
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 4fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß


Artikelnummer: 7404619



Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

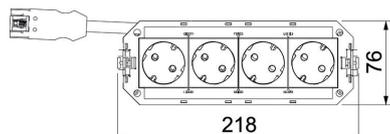

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	4-fach reinweiß
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein