

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,
vernickelt

Artikelnummer: 2086147



Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdreh-
schutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäuse-
wandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmein-
satz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-ge-
prüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h. Mit langem Anschluss-
gewinde. * Preise laut DEL-Notierung.



CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2086147 |
| Typ | V-TEC VM LM50 MS |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2 | mit langem Anschlussgewinde |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M50 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 24 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2086147



Abmessungen

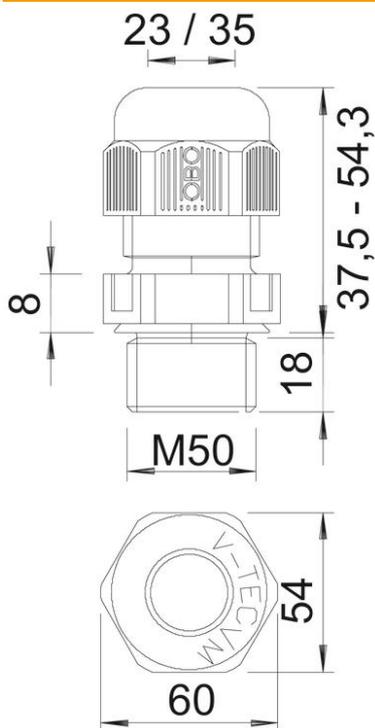

| | |
|------------|---------|
| Maß E | 60 mm |
| Maß L max. | 38,5 mm |
| Maß L1 | 14 mm |
| Maß L2 | 4,5 mm |
| Maß L3 | 25 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 35 mm |
| Dichtbereich D min. | 24 mm |
| explosiongeschützt | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewinde | M50 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 55 |
| Schutzart | IP68 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang,
vernickelt

Artikelnummer: 2086147

