

Technisches Datenblatt

3-fach-Verteilerblock, 3-polig

Artikelnummer: 6108972



3-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
1 Eingang, 3 Ausgänge mit Verriegelungsklinke. 250 V, 25 A.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6108972
Typ	VB3-WIN 3P
Bezeichnung 1	Verteilerblock
Bezeichnung 2	3-polig, 1E-3A, WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	46x30x33
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,51 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

3-fach-Verteilerblock, 3-polig

Artikelnummer: 6108972



Abmessungen

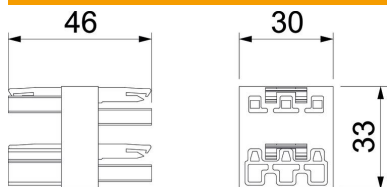

Länge	46 mm
Breite	30 mm
Höhe	33 mm

Technische Daten

Anschlussart	Federzuganschluss
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Bemessungsstoßspannung	4
Brandlast	0,12
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuSn
Mechanische Kodierung	ja
Nennspannung	250 V
Nennstrom	25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte	sonstige
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Polzahl	3
Schutzart	IP20
Steckrichtung	gerade
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Verschmutzungsgrad	3