

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25,
steingrau

Art.-Nr. 2013009



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.




PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2013009
Typ	106 FL M25 9 39
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Dimension	M25
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	1,82 kg/100 St.

Technische Daten

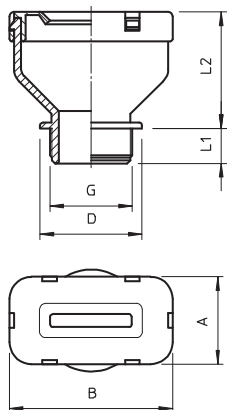

Flachkabel/Breite	36,00 - 39,00 mm
Maß A	30,00 mm
Maß B	56,00 mm
Maß D	35,00 mm
Maß G	M25 mm
Maß L	52,00 mm
Maß L1	12,00 mm
Maß L2	40,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
explosionsschutz	<input type="checkbox"/>
Flachkabel/Stärke	7,00 - 9,00 mm
Flachkabelverschraubung	<input checked="" type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M25
Gewindeart	metrisch
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Mehrfach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP31

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25,
steingrau

Art.-Nr. 2013009



Technische Daten

Zugentlastungsmöglichkeit