


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Art.-Nr. 2030628

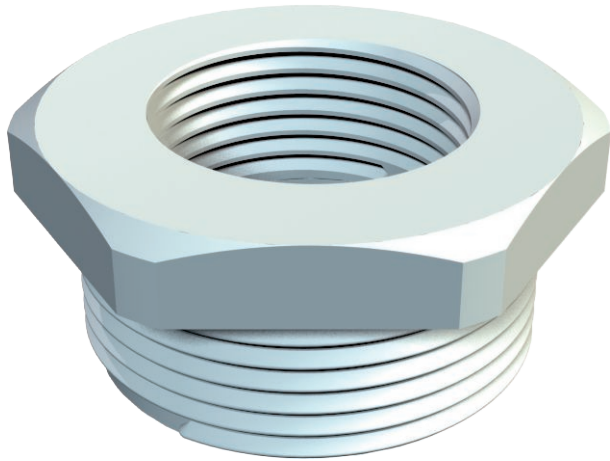

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.




PA Polyamid

### Stammdaten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr.                 | 2030628         |
| Typ                      | 107 R M25-20 PA |
| Bezeichnung 1            | Reduktion       |
| Dimension                | M25-M20         |
| Farbe                    | lichtgrau       |
| RAL-Nummer               | 7035            |
| Werkstoff                | Polyamid        |
| Werkstoff Kürzel         | PA              |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück       |
| Gewicht                  | 0,65 kg/100 St. |

### Technische Daten

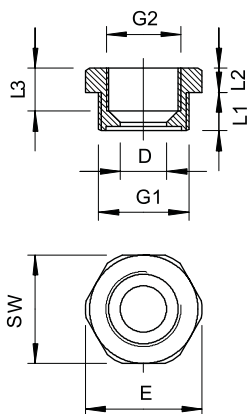

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Maß E                     | 32,00 mm                            |
| Maß L                     | 14,00 mm                            |
| Maß L1                    | 8,00 mm                             |
| Maß L2                    | 6,00 mm                             |
| Maß L3                    | 14,00 mm                            |
| SW                        | 29,00 mm                            |
| explosionssgeschützt      | <input type="checkbox"/>            |
| Gewindeart Außengewinde   | metrisch                            |
| Gewindeart Innengewinde   | metrisch                            |
| Gewinde außen             | M25                                 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 25                                  |
| Gewinde innen             | M20                                 |
| Gewindemaß metrisch Innen | 20                                  |
| Gewindelänge              | 8,00 mm                             |
| Halogenfrei               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vernickelt                | <input type="checkbox"/>            |