


Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Art.-Nr. 2030649

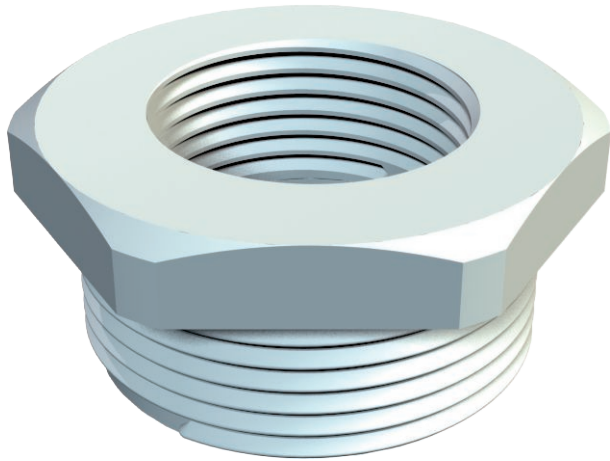

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 2030649 |
| Typ | 107 R M40-25 PA |
| Bezeichnung 1 | Reduktion |
| Dimension | M40-M25 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 50 Stück |
| Gewicht | 1,95 kg/100 St. |

Technische Daten

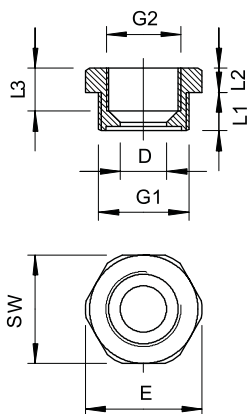

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Maß E | 50,50 mm |
| Maß L | 16,00 mm |
| Maß L1 | 10,00 mm |
| Maß L2 | 6,00 mm |
| Maß L3 | 16,00 mm |
| SW | 46,00 mm |
| explosionssgeschützt | <input type="checkbox"/> |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindeart Innengewinde | metrisch |
| Gewinde außen | M40 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 40 |
| Gewinde innen | M25 |
| Gewindemaß metrisch Innen | 25 |
| Gewindelänge | 10,00 mm |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vernickelt | <input type="checkbox"/> |