


# Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung  
Art.-Nr. 1310925

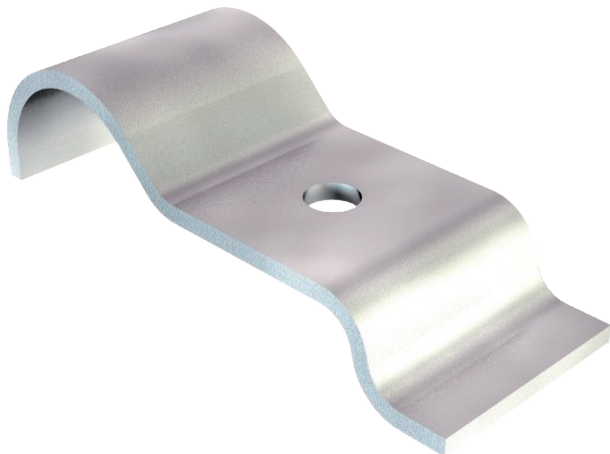

Für Erdkabel-Befestigung an Hausanschlusskästen.  
Levasintbeschichtet.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

## Stammdaten

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1310925                       |
| Typ                      | 1594 22 G                     |
| Bezeichnung 1            | Befestigungsschelle           |
| Bezeichnung 2            | einlappig, schwere Ausführung |
| Dimension                | 22mm                          |
| Farbe                    | steingrau                     |
| RAL-Nummer               | 7030                          |
| Werkstoff                | Stahl                         |
| Werkstoff Kürzel         | St                            |
| Oberfläche               | galvanisch verzinkt           |
| Oberfläche nach DIN      | EN ISO 19598 / EN ISO 4042    |
| Oberfläche Kürzel        | G                             |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück                     |
| Gewicht                  | 3,30 kg/100 St.               |

## Technische Daten

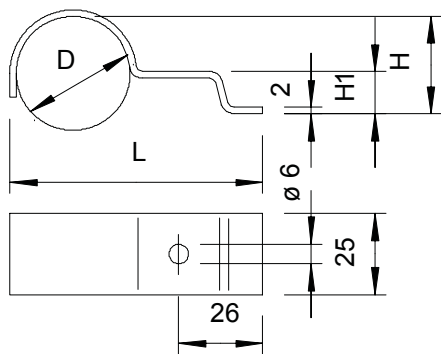

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Länge                                  | 65,00 mm                            |
| Breite                                 | 25,00 mm                            |
| Höhe                                   | 18,00 mm                            |
| Maß D                                  | 22,00 mm                            |
| Maß H                                  | 18,00 mm                            |
| Maß H1                                 | 11,00 mm                            |
| Maß L                                  | 65,00 mm                            |
| Abstand zur Wand                       | <input type="checkbox"/>            |
| Anzahl der Kabel/Rohre für Durchmesser | 1                                   |
| für Kabeldurchmesser                   | 22 mm                               |
| Geeignet im Brandschutzbereich         | <input type="checkbox"/>            |
| Halogenfrei                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt                    | <input type="checkbox"/>            |
| Lochgröße                              | 6 mm                                |
| Materialstärke                         | 2,00 mm                             |
| UV-beständig                           | <input checked="" type="checkbox"/> |