

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.-Nr. 2091725



Gegenmütern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.




CuZn	Messing
N	vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2091725
Typ	169 MSS M40
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Bezeichnung 2	mit Schneidzähnen
Dimension	M40x1,5
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	2,59 kg/100 St.

Technische Daten

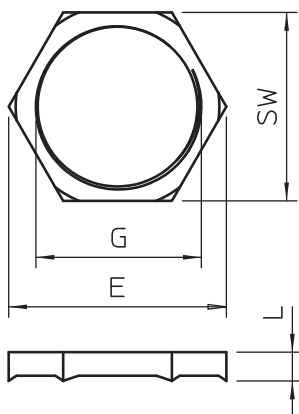

Maß E	53,10 mm
Maß h	6,00 mm
Maß L	5,00 mm
SW	46,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M40x1,5
Gewinденenngroße metrisch/PG	40
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>