

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Art.-Nr. 2091729



Gegenmütern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.

* Preise laut DEL-Notierung.




| | |
|-------------|------------|
| CuZn | Messing |
| N | vernickelt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 2091729 |
| Typ | 169 MSS M50 |
| Bezeichnung 1 | Gegenmutter |
| Bezeichnung 2 | mit Schneidzähnen |
| Dimension | M50x1,5 |
| Werkstoff | Messing |
| Werkstoff Kürzel | CuZn |
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberfläche Kürzel | N |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25 Stück |
| Gewicht | 5,07 kg/100 St. |

Technische Daten

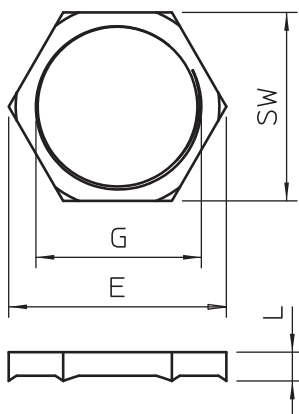

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Maß E | 69,20 mm |
| Maß h | 6,00 mm |
| Maß L | 5,00 mm |
| SW | 60,00 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | M50x1,5 |
| Gewinденenngroße metrisch/PG | 50 |
| Glasfaserverstärkt | <input type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input type="checkbox"/> |
| Schlagfest | <input type="checkbox"/> |