

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088711



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.





NBR Nitril-Kautschuk

Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 2088711 |
| Typ | 171 M16 |
| Bezeichnung 1 | Dichtring |
| Bezeichnung 2 | O-Ring |
| Dimension | M16 |
| Werkstoff | Nitril-Kautschuk |
| Werkstoff Kürzel | NBR |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 0,01 kg/100 St. |

Technische Daten

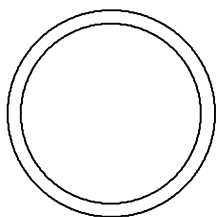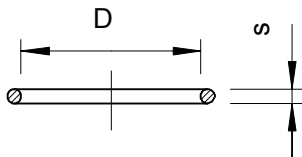

| | |
|-------------------------|----------|
| Maß D | 13,00 mm |
| Maß S | 1,50 mm |
| Ausführung | O-Ring |
| Außendurchmesser | 14,50 mm |
| Innendurchmesser | 13,00 mm |
| für Gewindemaß metrisch | 16 |
| Gewinde | M16 |
| Größe | M16 mm |
| Stärke | 1,50 mm |