

Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle

Art.-Nr. 2148862



Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2148862
Typ	1973 20-40 LGR
Bezeichnung 1	BKS-Klemmschelle
Dimension	20-40mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,15 kg/100 St.

Technische Daten

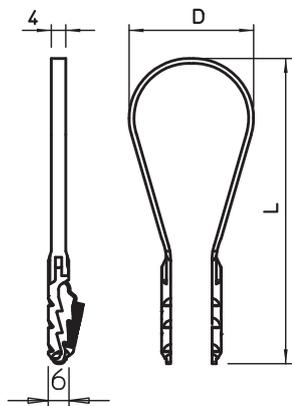

Maß D	36,00 mm
Maß L	89,00 mm
Auszugwerte	500 N
Ausführung	geschlossen
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	70,00 mm
Bohrungsdurchmesser	6,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	20,00 - 40,00 mm