

Technisches Datenblatt

Klick-Snap-Schelle

Art.-Nr. 2148501



Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk.
Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.

 



PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2148501
Typ	1976 12-15
Bezeichnung 1	Klick-Snap-Schelle
Dimension	12-15,5mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,25 kg/100 St.

Technische Daten

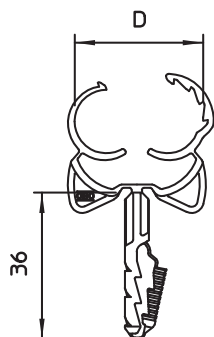

Ausführung	geschlossen
Ausführung	geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Steckbefestigung
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	40,00 mm
Bohrungsdurchmesser	6,00 mm
Bruchlast in Beton B25	190 N N
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	12,00 - 15,50 mm