


Technisches Datenblatt

Grip 10 flammwidrig

Art.-Nr. 2205388

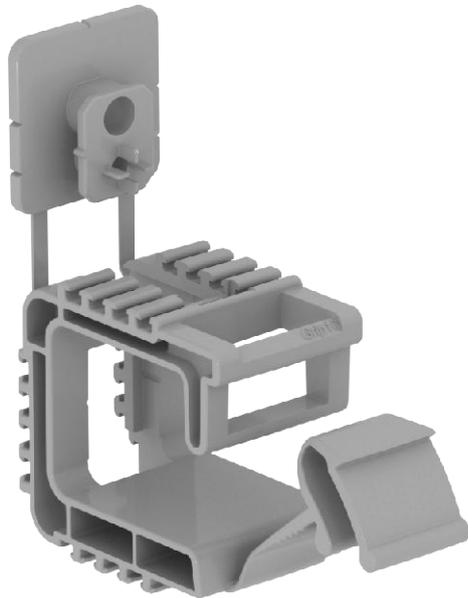

Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.





PP Polypropylen

Produktzusatztext 1	Fassungsvermögen: 2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ²
---------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	2205388
Typ	2031 F 10
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	mit Anreihkontur, 960°C
Dimension	10x NYM3x1,5
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,41 kg/100 St.

Technische Daten

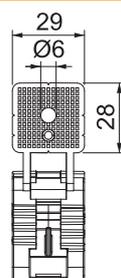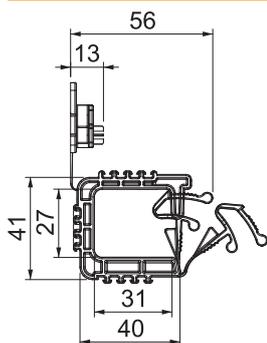

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bruchlast	0,32 kN
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input type="checkbox"/>