


Technisches Datenblatt

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Art.-Nr. 2204878

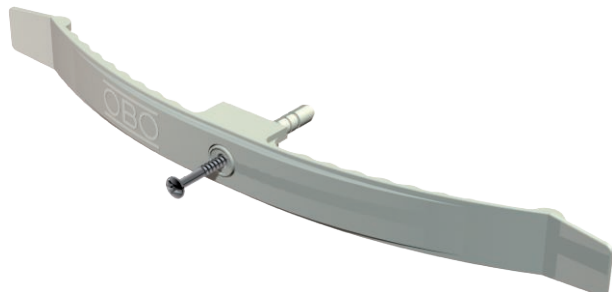

Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.




PA Polyamid

Produktzusatztext 1 | 2033/SD für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Stammdaten

Art.-Nr.	2204878
Typ	2033 SD SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Dimension	2x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	2,52 kg/100 St.

Technische Daten

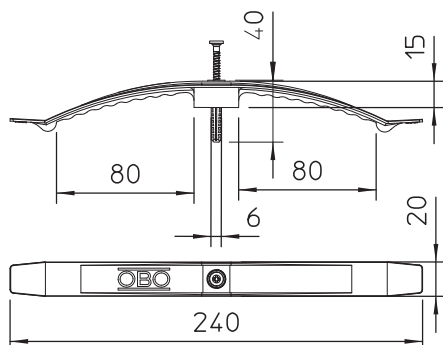

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	16
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input checked="" type="checkbox"/>