

Technisches Datenblatt

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2250136



Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Röhren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2250136
Typ	2037 6-13 LGR
Bezeichnung 1	Reihen-Druck-Schelle
Dimension	6-13mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,36 kg/100 St.

Technische Daten

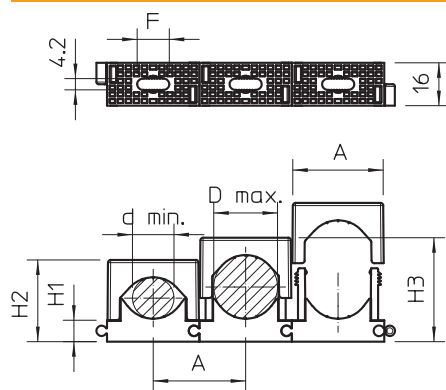

Maß A	20,00 mm
Maß d min.	6,00 mm
Maß d max.	13,00 mm
Maß F	13,00 mm
Maß H1	8,50 mm
Maß H2	20,00 mm
Maß H3	27,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Röhre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Rastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	6,00 - 13,00 mm