

Technisches Datenblatt

Reihenschelle

Art.-Nr. 2255014



Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2255014
Typ	2054 14-48 LGR
Bezeichnung 1	Reihenschelle
Bezeichnung 2	mit Kreuzschlitzschraube
Dimension	14-48mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	4,32 kg/100 St.

Technische Daten

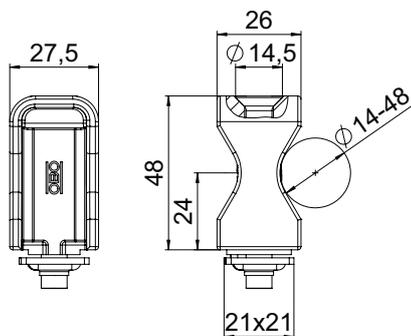

Länge	27,50 mm
Breite	26,00 mm
Höhe	48,00 mm
Maß B	26,00 mm
Maß B1	14,50 mm
Maß H	48,00 mm
Maß H1	24,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schienenbefestigung
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt für Schiene mit Schlitzweite	<input type="checkbox"/>
UV-beständig	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	14,00 - 48,00 mm
Schraube	M8 x 60
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>