

Technisches Datenblatt

Reihenschelle

Art.-Nr. 2255022



Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2255022
Typ	2055 24-72 LGR
Bezeichnung 1	Reihenschelle
Bezeichnung 2	mit Kreuzschlitzschraube
Dimension	24-72mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	6,47 kg/100 St.

Technische Daten

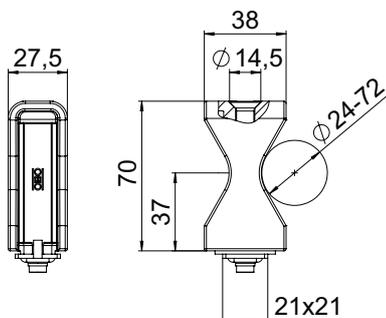

Länge	27,50 mm
Breite	38,00 mm
Höhe	70,00 mm
Maß B	38,00 mm
Maß B1	14,50 mm
Maß H	70,00 mm
Maß H1	37,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schienenbefestigung
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
für Schiene mit Schlitzweite	16,00 - 17,00 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	24,00 - 72,00 mm
Schraube	M8 x 80
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>