

# Technisches Datenblatt

## Bügelshelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1176528



Passend zu allen C-Profilshienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuertverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1176528
Typ	2056U 2 52 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Bezeichnung 2	2-fach
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuertverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	15,05 kg/100 St.

### Technische Daten

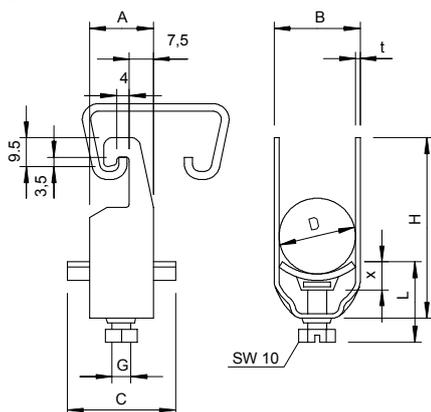

Maß A	23,00 mm
Maß B	57,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	140,00 mm
Maß L	45,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	85,00 mm
für 1 Kabel L	38,50 mm
für 2 Kabel H	140,00 mm
für 2 Kabel L	45,50 mm
für Rohrdurchmesser	50 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1176528



### Technische Daten

Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	46,00 - 52,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl