


Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1175696

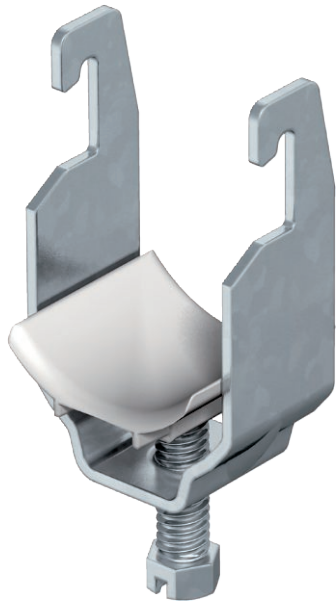

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1175696
Typ	2056U 70 FT
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Dimension	64-70mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	15,25 kg/100 St.

Technische Daten

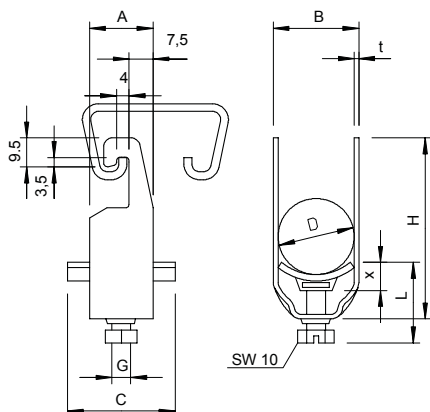

Maß A	23,00 mm
Maß B	76,00 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	103,00 mm
Maß L	38,50 mm
Maß t	2,50 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	103,00 mm
für 1 Kabel L	38,50 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1175696



Technische Daten

Schlagfest	□
Spannbereich D	64,00 - 70,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl