

Technisches Datenblatt

Bügelshelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1158007



Passend zu allen C-Profilshienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1158007
Typ	2056U M 12 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	3,30 kg/100 St.

Technische Daten

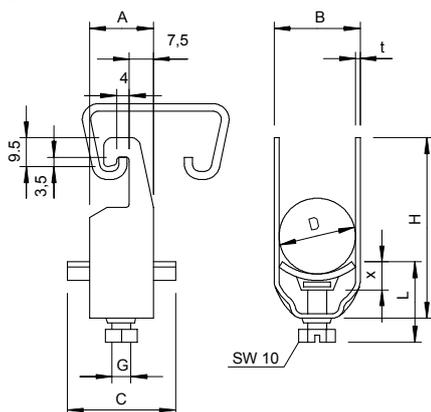

Maß A	20,00 mm
Maß B	16,00 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	42,00 mm
Maß L	34,00 mm
Maß t	1,50 mm
Maß x	5,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	3,00 Nm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1158007



Technische Daten

Spannbereich D	8,00 - 12,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl