

# Technisches Datenblatt

## Bügelshelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180347



Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.  
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1180347
Typ	2056W 34 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	9,40 kg/100 St.

### Technische Daten

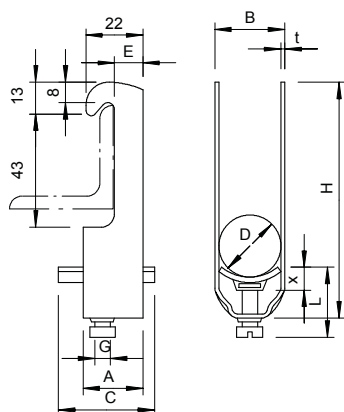

Maß A	23,00 mm
Maß B	39,00 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11,00 mm
Maß G	M8
Maß H	99,00 mm
Maß L	31,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	5,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	99,00 mm
für 1 Kabel L	31,50 mm
für 2 Kabel H	135,00 mm
für 2 Kabel L	38,50 mm
für 3 Kabel H	171,00 mm
für 3 Kabel L	44,50 mm
für Rohrdurchmesser	32 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180347



### Technische Daten

Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	28,00 - 34,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl