

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1185489



Auch passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1185489
Typ	2056W 52 A2
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	13,60 kg/100 St.

Technische Daten

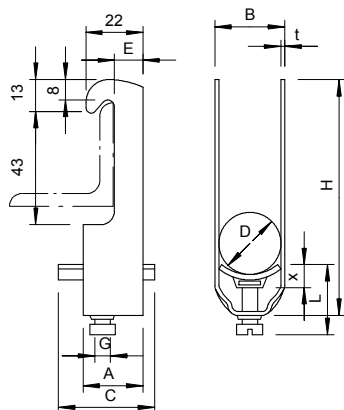

Maß A	25,00 mm
Maß B	57,00 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,50 mm
Maß G	M8
Maß H	117,00 mm
Maß L	57,00 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	117,00 mm
für 1 Kabel L	32,50 mm
für Rohrdurchmesser	50 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Winkelprofil

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1185489



Technische Daten

Schlagfest	□
Spannbereich D	46,00 - 52,00 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl