

Technisches Datenblatt

Bügelshelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180525



Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Shelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1180525
Typ	2056W 52 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	13,60 kg/100 St.

Technische Daten

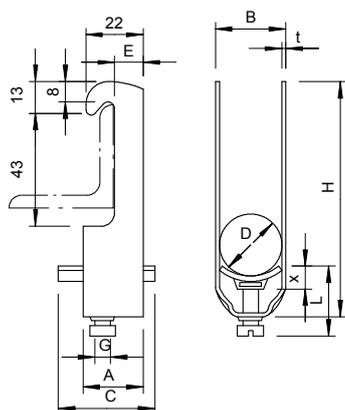

Maß A	25,00 mm
Maß B	57,00 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,50 mm
Maß G	M8
Maß H	117,00 mm
Maß L	32,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	6,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für 1 Kabel H	117,00 mm
für 1 Kabel L	32,50 mm
für 2 Kabel H	172,00 mm
für 2 Kabel L	38,50 mm
für Rohrdurchmesser	50 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1180525



Technische Daten

Mit Kunststoffwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input type="checkbox"/>
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	46,00 - 52,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl