

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1185706



Auch passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1185706
Typ	2056W M 28 A2
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	7,80 kg/100 St.

Technische Daten

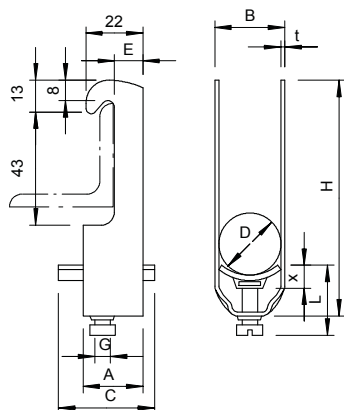

Maß A	23,00 mm
Maß B	33,00 mm
Maß C	28 mm
Maß E	11,00 mm
Maß G	M6
Maß H	91,00 mm
Maß L	26,00 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	4,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	3,00 Nm
für Rohrdurchmesser	25 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Gegenwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Winkelprofil
Spannbereich D	22,00 - 28,00 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1185706



Technische Daten

Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl