

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1185708



Auch passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 1185708 |
| Typ | 2056W M 34 A2 |
| Bezeichnung 1 | Bügelchelle |
| Bezeichnung 2 | mit Metalldruckwanne |
| Dimension | 28-34mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 9,40 kg/100 St. |

Technische Daten

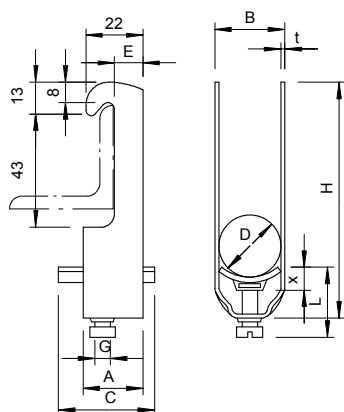

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Maß A | 23,00 mm |
| Maß B | 39,00 mm |
| Maß C | 33 mm |
| Maß E | 11,00 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß H | 99,00 mm |
| Maß L | 29,50 mm |
| Maß t | 2,00 mm |
| Maß x | 4,00 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5,00 Nm |
| für Rohrdurchmesser | 32 mm |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Gegenwanne | <input type="checkbox"/> |
| Mit Kunststoffwanne | <input type="checkbox"/> |
| Mit Metallwanne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montageart | Winkelprofil |
| Spannbereich D | 28,00 - 34,00 mm |

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne

Art.-Nr. 1185708



Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |