

# Technisches Datenblatt

## Bündelschelle

Art.-Nr. 1194372



Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.

Edelstahlausführung: Schelle, Schraube und Senkschraube aus Edelstahl, rostfrei, Gleitmutter Typ 5019 aus Edelstahl, rostfrei




**A2** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1194372
Typ	2056 B 80 A2
Bezeichnung 1	Bündelschelle
Dimension	80x100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	38,30 kg/100 St.

### Technische Daten

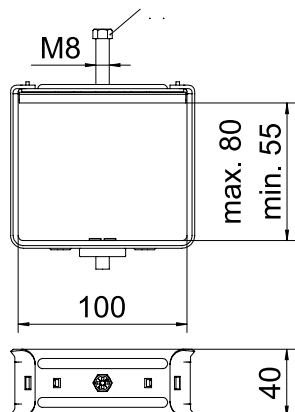

Maß B	100,00 mm
Maß H	80,00 mm
Maß h	55,00 mm
Lichte Abmessung Höhe x Breite	80 x 100 mm
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mit Kunststoffwanne	<input type="checkbox"/>
Mit Metallwanne	<input checked="" type="checkbox"/>
für Schiene mit Schlitzweite	16,00 - 17,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl