


Technisches Datenblatt

Doppelwanne, Metall

Art.-Nr. 1196599

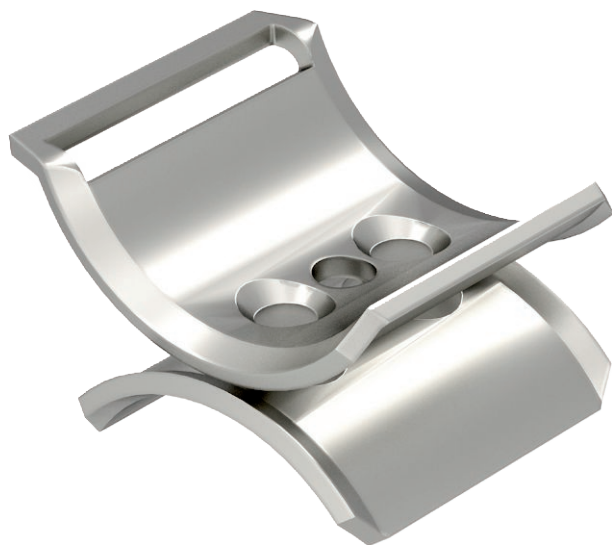

Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1196599
Typ	2058 M2 28 A2
Bezeichnung 1	Doppelwanne
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,10 kg/100 St.

Technische Daten

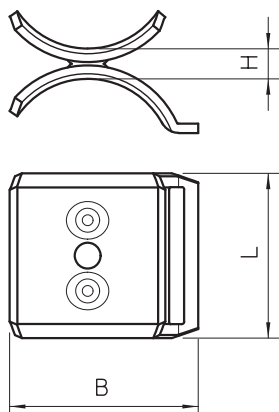

Maß B	34,00 mm
Maß H	5,40 mm
Maß L	35,00 mm
Ausführung Gegenwanne/Schellen	Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser	28,00 mm
Spannbereich D	22,00 - 28,00 mm