

Technisches Datenblatt

Doppelwanne, Metall

Art.-Nr. 1199757



Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	1199757
Typ	2058 M2 40 DD
Bezeichnung 1	Doppelwanne
Dimension	34-40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	5,60 kg/100 St.

Technische Daten

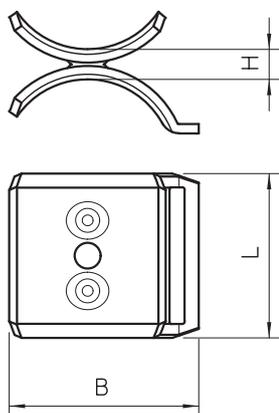

Maß B	46,00 mm
Maß H	6,40 mm
Maß L	35,00 mm
Ausführung Gegenwanne/Schellen	Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser	40,00 mm
Spannbereich D	34,00 - 40,00 mm