

Technisches Datenblatt

Tragschiene, gelocht

Art.-Nr. 1115065



G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1)
Tragschienebreite 32 mm




St Stahl
GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Produktzusatztext Hinweis | Tragschienebreite 32 mm.

Stammdaten

Art.-Nr.	1115065
Typ	2064 GTPL 2M
Bezeichnung 1	Tragschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Dimension	2000x32x15
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberfläche Kürzel	GTP
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	69,00 kg/100 m

Technische Daten

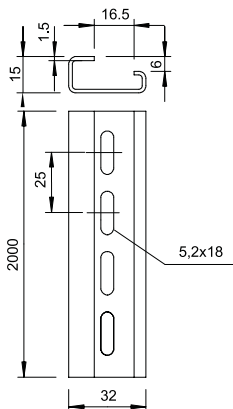

Länge	2.000,00 mm
Breite	32,00 mm
Höhe	15,00 mm
Abmessung BxH	32 x 15 mm
Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	G-Schiene
Materialstärke	1,50 mm
Bund	20,00 m
Bohrlochabstand mittig	25,00 mm
Lochform	Langloch
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>