

# Technisches Datenblatt

## Hutprofilschiene, ungelocht

Art.-Nr. 1115626



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1115626
Typ	2069 2M FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	ungelocht
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	36,03 kg/100 m

### Technische Daten

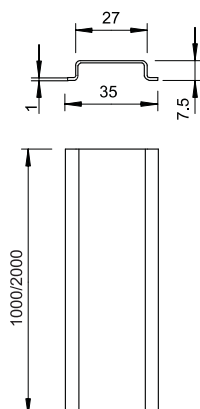

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	7,50 mm
Abmessung BxH	35 x 7,5 mm
Ausführung	ungelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke	1,00 mm
Bund	50,00 m
Lochform	ohne
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>